

Hoja de medición y de datos Bobina de red
Data sheet for Line reactor

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3000-0CH32-7AA0

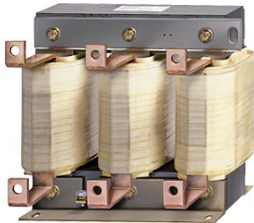


Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Conexiones / Connections
------------------------------	--------------------------

Entrada / Input

Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión de red Line voltage	500 ... 690 V

Lado de la red / Line side

Tipo Version	1 orificio para M10 1 x hole for M10
-----------------	---

Salida / Output

Intensidad asignada Rated current	270,0 A
--------------------------------------	---------

Datos mecánicos / Mechanical data

Dimensiones / Dimensions

Anchura Width	270,0 mm (10,6 in)
Altura Height	230,0 mm (9,1 in)
Profundidad Depth	201,5 mm (7,9 in)
Grado de protección Degree of protection	IP00
Peso neto Net weight	27,9 kg (61,5 lb)

Normas / Standards

Conformidad con normas Compliance with standards	cURus
---	-------