

Scheda tecnica Bobina di uscita
Data sheet for Output reactor

N° d'article : 6SL3000-2AH32-4AA0
Article No. :

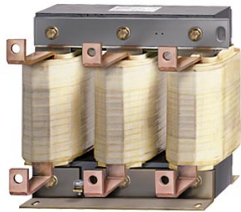


Figura simile
Figure similar

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali
Rated data

Corrente nominale Rated current	215,00 A
Potenza dissipata Power loss	0,425 kW

Dati meccanici
Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP00 IP00
Peso netto Net weight	34 kg (74,96 lb)

Dimensioni
Dimensions

Larghezza Width	300 mm (11,81 in)
Altezza Height	285 mm (11,22 in)
Profondità Depth	212 mm (8,35 in)

Connessioni
Connections

Collegamento di potenza motore
Power connection motor

Esecuzione Version	morsetto piatto per vite M10 flat connector for M10 screw
-----------------------	--

Lunghezza cavo motore, max.
Max. motor cable length

Schermato Shielded	300 m (984,25 ft)
Non schermato Unshielded	450 m (1.476,38 ft)

Connessione PE
PE connection

Esecuzione Version	Vite M6 M6 screw
-----------------------	---------------------