

Hoja de medición y de datos Bobina de salida
Data sheet for Output reactor

Referencia : 6SL3000-2BE32-6AA0
Article No. :

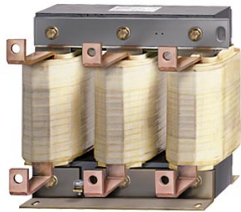


Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Intensidad asignada Rated current	260,00 A
Pérdidas Power loss	0,500 kW

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP00 IP00
Peso neto Net weight	66 kg (145,5 lb)

Dimensiones
Dimensions

Anchura Width	300 mm (11,81 in)
Altura Height	315 mm (12,4 in)
Profundidad Depth	277 mm (10,91 in)

Conexiones
Connections

Conexión de potencia Power Module
Power connection Power Module

Tipo Version	conexión plana para terminal de cable M10 flat connector for cable lug M10
-----------------	---

Conexión de potencia motor
Power connection motor

Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10
-----------------	--

Longitud de cable a motor, máx.
Max. motor cable length

3 AC 380 V -10 % ... 400 V 3 AC 380 V -10 % ... 400 V	
Apantallado Shielded	300 m
No apantallado Unshielded	450 m
3 AC 401 V ... 480 V +10 % 3 AC 401 V ... 480 V +10 %	
Apantallado Shielded	300 m
No apantallado Unshielded	450 m

Conexión PE
PE connection

Tipo Version	Tornillo M8 M8 Screw
-----------------	-------------------------