


输出电抗器 数据表  
Data sheet for Output reactor

订货号：6SL3000-2BE32-6AA0  
Article No.:

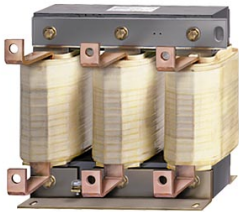

图像类似  
Figure similar

客户订单号：  
Client order no.：  
西门子订单号：  
Order no.：  
报价号：  
Offer no.：  
注释：  
Remarks：

物品号：  
Item no.：  
托运号：  
Consignment no.：  
项目：  
Project：

| 额定数据<br>Rated data           |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 额定电流<br>Rated current        | 260.00 A          |
| 损耗功率<br>Power loss           | 0.500 kW          |
| 机械数据<br>Mechanical data      |                   |
| 防护等级<br>Degree of protection | IP00<br>IP00      |
| 净重<br>Net weight             | 66 kg (145.5 lb)  |
| 外形尺寸<br>Dimensions           |                   |
| 宽度<br>Width                  | 300 mm (11.81 in) |
| 高度<br>Height                 | 315 mm (12.4 in)  |
| 深度<br>Depth                  | 277 mm (10.91 in) |

| 接口<br>Connections                                        |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 功率模块的电源接口<br>Power connection Power Module               |                                                     |
| 规格<br>Version                                            | M10 电缆终端套法兰接头<br>flat connector for cable lug M10   |
| 电机的电源接口<br>Power connection motor                        |                                                     |
| 规格<br>Version                                            | 电缆终端的扁平接头M10<br>Flange connection for cable lug M10 |
| 最大电机电缆长度<br>Max. motor cable length                      |                                                     |
| 3 AC 380 V -10 % ... 400 V<br>3 AC 380 V -10 % ... 400 V |                                                     |
| 屏蔽<br>Shielded                                           | 300 米                                               |
| 非屏蔽<br>Unshielded                                        | 450 米                                               |
| 3 AC 401 V ... 480 V +10 %<br>3 AC 401 V ... 480 V +10 % |                                                     |
| 屏蔽<br>Shielded                                           | 300 米                                               |
| 非屏蔽<br>Unshielded                                        | 450 米                                               |
| PE 端子<br>PE connection                                   |                                                     |
| 规格<br>Version                                            | M8 螺钉<br>M8 Screw                                   |