

Datenblatt für SINUMERIK Maschinensteuertafel

Data sheet for SINUMERIK Machine control panel

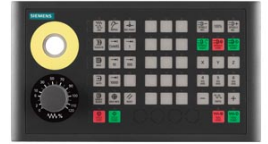


Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF33-0AA1

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingangsspannung
Input voltage DC 5 V

Leistungsaufnahme, max.
Power consumption, max. 2,5 W

Mechanische Daten / Mechanical data

Nettogewicht
Net weight 1,100 kg (2,43 lb)

Breite
Width 310,0 mm (12,20 in)

Höhe
Height 175,0 mm (6,89 in)

Tiefe
Depth 54,0 mm (2,13 in)

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Klimaklasse gemäß EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb frontseitig
Operation on the front 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Betrieb rückseitig
Operation at the rear 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transport
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Betrieb
Operation 5 ... 90 %

Lagerung
Storage 5 ... 95 %

Transport
Transport 5 ... 95 %

Approbationen / Approvals

Eignungsnachweis
Certificate of suitability CE, cULus, EAC, KCC, RCM
CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Schutzart / Degree of protection

Rückseite
Rear side IP00

Frontseite
Front side IP65